

オムロンの技術が世界最小・最軽量*を実現。
人と医療にやさしい超コンパクト ネブライザ。


傾けても使えるから

寝かせた姿勢でも使える



コンパクトだから

お出かけに便利

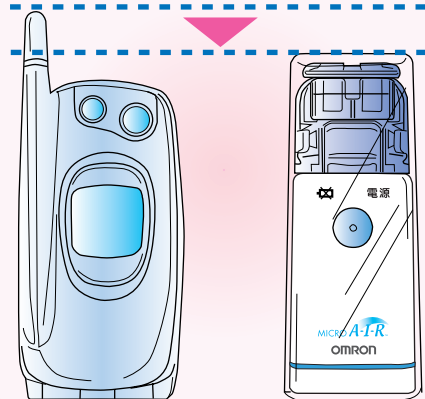

静かだから

夜中の使用も気にならない



●2電源対応 (ACアダプタ/単3乾電池2本)

●重さたったの97g

オムロンメッシュ式ネブライザ
NE-U22

マイクロエア
MICRO A-I-R™

メーカー希望小売価格 **¥31,500** (税込)

[本体価格¥30,000]

医療機器届出番号 26B1X10002000003
一般医療機器



オムロンなら、わからないことを気軽に相談できます。

修理・商品に関するお問い合わせは
オムロンお客様サービスセンター(ネブライザ窓口)

※受付時間(月~金 9:00~19:00、土・日・祝日は9:00~17:00、年末年始除く)
※都合によりお休みさせていただいたり、受付時間帯を変更させていただくことがありますのでご了承ください。
※ダイヤルは正確におかけください。

360日対応になりました

通話料無料 0120-84-6606
通話料無料 FAX 0120-10-1625



超コンパクト設計と低消費電力駆動により実現した、 これまでにない省エネ設計。 「平成14年度 省エネ大賞」を受賞

超コンパクト設計

大きさ 約 $\frac{1}{25}$ 重さ 約 $\frac{1}{6}$ ※

飛躍的な低消費電力駆動

電力消費量 約 $\frac{1}{35}$ ※

※「NE-C16との比較」

従来タイプの使用イメージ




お手入れ簡単なコンプレッサー式「NE-C16」




小型で持ち運び可能な「NE-U22」

本体および付属品

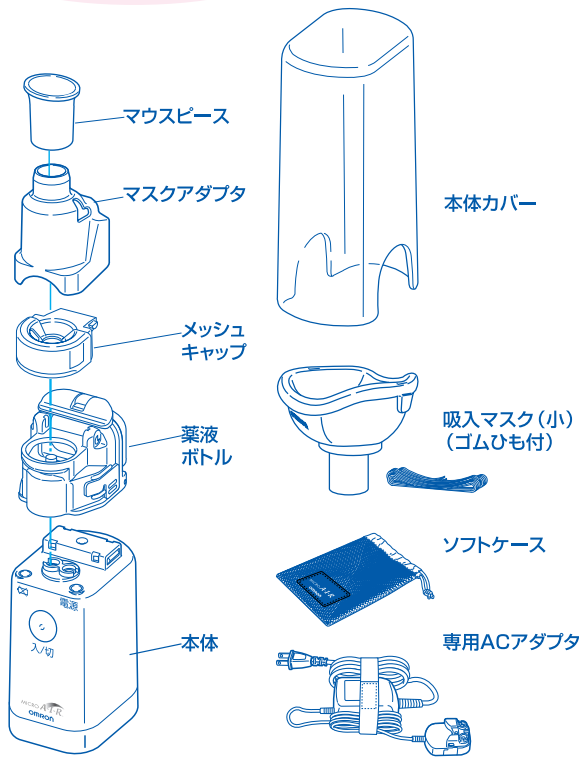

お出かけにも便利

ソフトケースに入れて
持ち運べます。

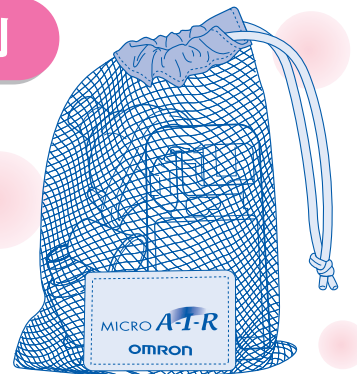

名称	オムロンメッシュ式ネブライザ
形式	NE-U22
電源	DC3V (アルカリ乾電池単3形2本)、DC2.4V (ニッケル水素電池単3形2本) AC100V 50Hz/60Hz (専用ACアダプタ使用)
消費電力	約1.5W*
超音波発振周波数	約180kHz
噴霧能力	0.25mL/分以上*
噴霧粒子径	MMAD約5 μ m (EN13544-1に準拠 自社測定での代表値)
薬液ボトル容量	最大7mL
外形寸法	幅38×高さ104×奥行51mm
質量	約97g (電池含まず)
乾電池寿命	連続4時間* 1日約30分使用で約8日間 (アルカリ乾電池使用時)
使用温湿度	10~40 $^{\circ}$ C、30~85%RH
付属品	吸入マスク(小)、マウスピース、マスクアダプタ、ソフトケース、専用ACアダプタ、取扱説明書 (品質保証書付き)、添付文書、お手入れ説明ビデオ1本、別売パーツの消毒について
JANコードNo.	4975479446474

*生理食塩水噴霧時、薬液の種類などにより変化します。※改良のため、仕様および外観を予告なく変更することがあります。

別売品

※価格はメーカー希望小売価格(税込)です。

U10-1P
吸入マスク(大)
(1個入)



1,260円(税込)

U10-2P
吸入マスク(小)
(1個入)



1,260円(税込)

U22-1
マウスピース



210円(税込)

U22-2
マスクアダプタ



525円(税込)

U22-3
薬液ボトル



 
2,730円(税込)

U22-4
メッシュキャップ



3,675円(税込)

U22-5
専用ACアダプタ



2,100円(税込)

U22-7
ソフトケース



420円(税込)

■本器は医療用機器です。必ず医師の指導に従って正しくご使用ください。また、薬剤の種類、用量、用法についても必ず医師の指示に従ってください。

● お問い合わせご用命は…

製造販売元 **オムロンヘルスケア株式会社**

〒615-0084 京都市右京区山ノ内山ノ下町24番地
ホームページ <http://www.healthcare.omron.co.jp/>