

■ Heartnote® サービス利用価格

新型レポート(ECG Station)	最大7日間
解析レポートのみ	13,500円
医師コメント付き	15,500円

■ 保険点数

Heartnote®によるホルター心電図検査は、
保険収載済み検査です。

D210	ホルター型心電図検査	1,30分、または その端数を増すごとに 2,8時間を超えた場合	90点 1,750点
------	------------	--	---------------

■ 主な仕様

記録方式	デジタルメモリ方式
記録周波数	心電波形:256Hz / 3軸加速度:32Hz
作動(運転)モード	連続作動機器
電源	リチウムポリマーニック電池
連続使用可能時間	167時間
耐用年数	3年[自己認証(当社データ)による]
使用環境温湿度	温度範囲:10~45°C 湿度範囲:10~95% RH(結露なきこと)
電極(装着部)の最高温度	48°C(JIS T 60601-2-47に従い、試験環境45°Cにて測定した値)
保管環境温湿度	温度範囲:1~45°C 湿度範囲:10~95% RH(結露なきこと)
液体の浸入に対する保護	IPX4/IPX7
付属品	粘着剤、ドレッシングフィルム、クリーンポリバッグ、返却用台紙、サービス依頼書兼同意書、行動記録表(同意説明文書)、返送用封筒、取扱説明書(医療従事者向け)、安全お使い頂くために(患者様向け)

※本製品には使用期限があります。

製品パッケージの使用開始期限内にご使用下さい。

なお、使用期限が切れた場合の送料は、

医療機関様のご負担となることをご了承ください。

お問い合わせ先

TEL:050-1800-5809 (24時間受付 365日対応)

mail : info-heartnote@omron.com

OMRON

製造販売元 オムロンヘルスケア株式会社

類別:管理医療機器(クラスII) 特定保守管理医療機器

一般的の名称:長時間心電用データレコーダ

販売名 心電記録器 Heartnote

型式 J-HN-E2

医療機器認証番号 302ACBZX00015000

OMRON

電極一体型ホルター心電計

Heartnote

ホルター心電図検査サービス

薄く、小さく、しなやかに。

検査の負担を、ここまで軽くしました。



世界最薄・最軽量クラス*のコンパクトサイズ。 ホルター心電計の常識を覆します。

*2023年8月1日現在

電極一体型ホルター心電計 Heartnote®

30mm×100mm、
薄さ5mm、
重量わずか13g。

ホルター心電計をコンパクトサイズに凝縮しました。
取り扱いも容易で、装着しても普段と変わらない
生活が送れます。

電極剥がれ確認機能を搭載

起動後に電源スイッチを押すことで、LEDの色から貼り付け状態が確認できます。密着が不十分で心電データが読み取れない心配を防ぎます。



● 緑色に点灯

OKです。皮膚に密着しています。



● 青色に点灯

皮膚に密着していないので心電データが読み取れません。
皮膚に密着するよう上から軽く押し当ててください。

電源スイッチ

起動および作動確認に使用します。



貼り付け時の上下確認ができるケアマーク

ケアマークがついている方が上側になります。貼り付ける際の上下確認が容易に行えます。



防水性能 IPX4/IPX7 対応で、 半身浴もOK



装着したままシャワーや半身浴が可能です。
夏場に入浴できない不快感もありません。



機器のご利用から解析までを手軽に。
新しいホルター心電図検査サービス。

サービス内容

Heartnote® を利用したホルター心電図検査サービスがご利用いただけます。
取扱いは容易で、解析結果（レポート）は専用の Web サイトで確認可能です。

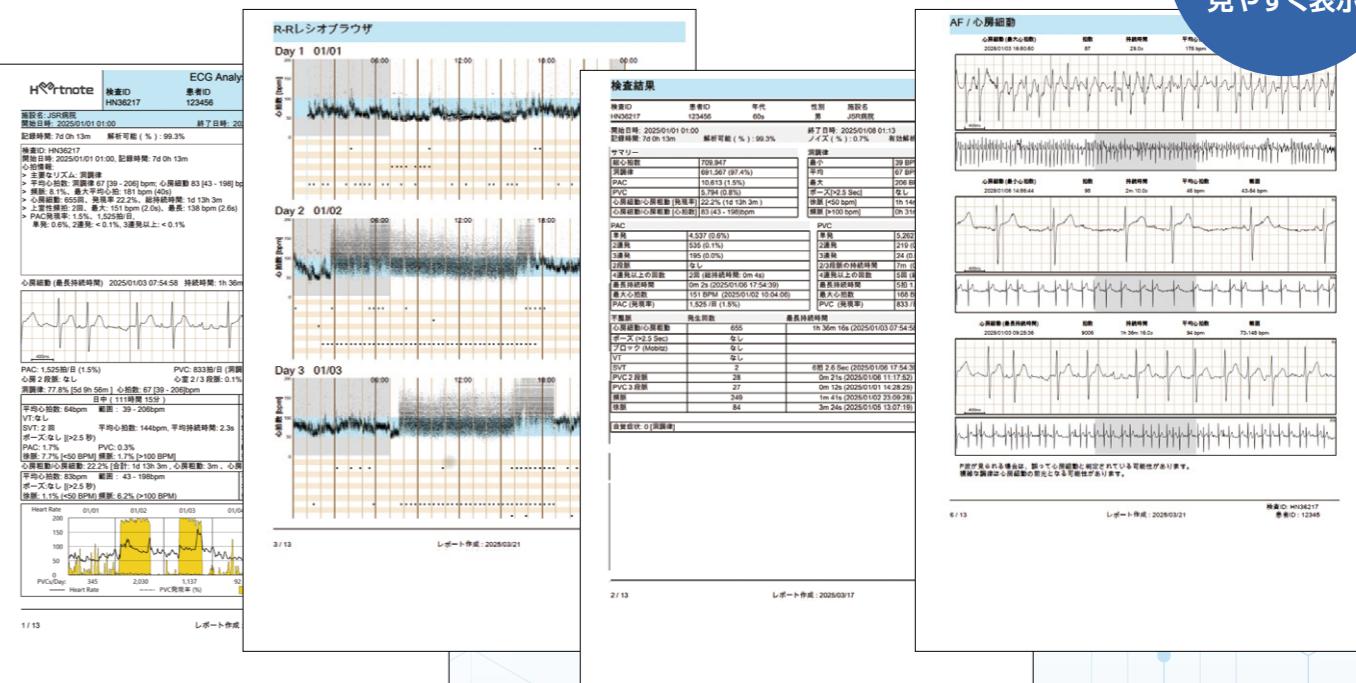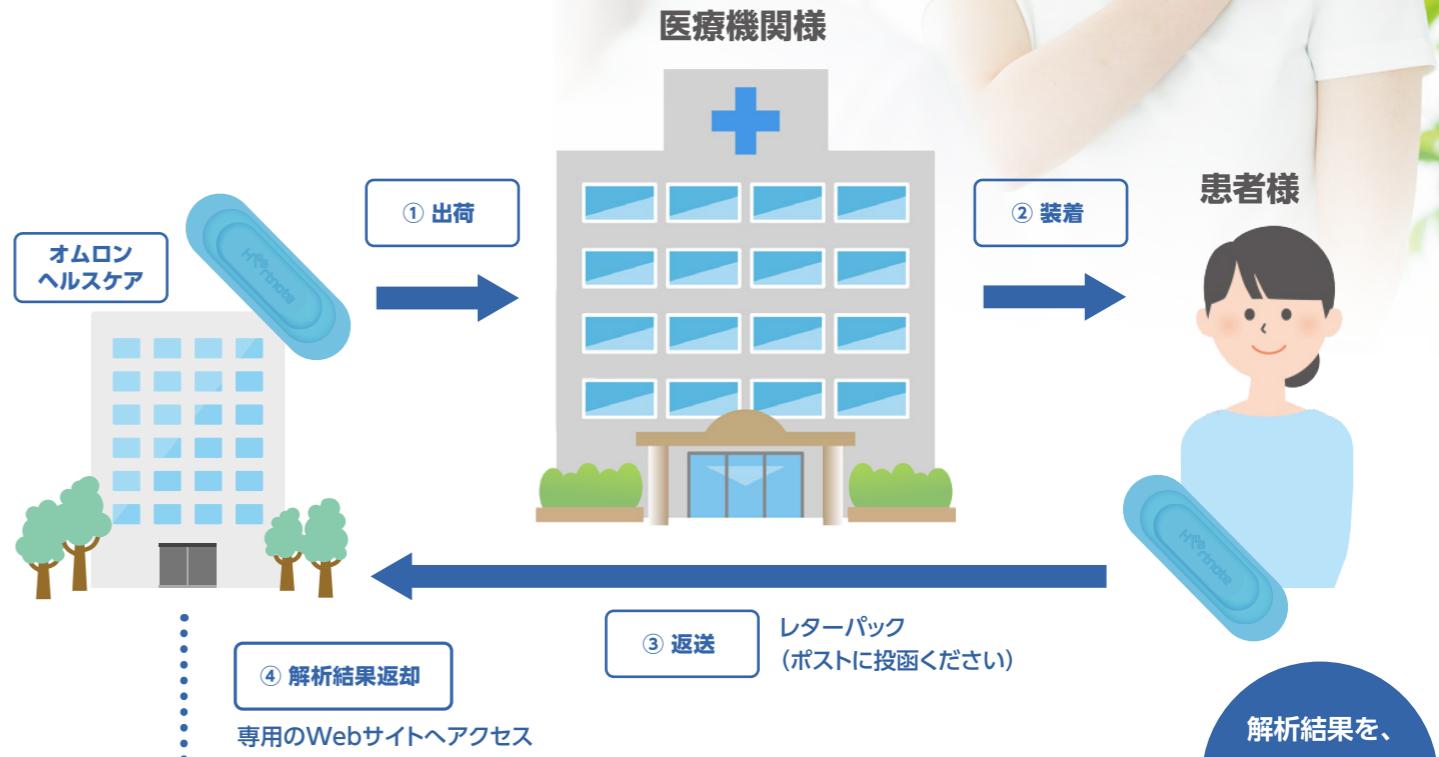

心電図解析レポートの一例

解析結果はポータルサイト（専用の Web サイト）経由で PDF 形式でダウンロードできます。
心房細動や心房粗動、R-R レシオなどをカラーで見やすく表示します。

解析結果を、
カラーで
見やすく表示