

■ Heartnote[®] サービス利用価格（税抜）

新型レポート(ECG Station)	最大7日間
解析レポートのみ	13,500円
医師コメント付き	15,500円

■ 保険点数

Heartnote[®] によるホルター心電図検査は、
保険収載済み検査です。

D210	ホルター型心電図検査	1, 30分、または その端数を増すごとに	90点
		2, 8時間以上の場合	1,730点

注1 解析に係る費用は、所定点数に含まれるものとする。

注2 7日間以上実施した場合は、長時間心電図加算として、320点を所定点数に加算する。

■ 主な仕様

記録方式	デジタルメモリ方式
記録周波数	心電波形：256Hz / 3軸加速度：32Hz
作動（運転）モード	連続作動機器
電源	リチウムポリマー二次電池
連続使用可能時間	168時間
耐用年数	3年〔自己認証（当社データ）による〕
使用環境温湿度	温度範囲：10～45℃ 湿度範囲：10～95% RH（結露なきこと）
電極（装着部）の 最高温度	48℃（JIS T 60601-2-47に従い、試験環境45℃にて 測定した値）
保管環境温湿度	温度範囲：1～45℃ 湿度範囲：10～95% RH（結露なきこと）
液体の浸入に 対する保護	IPX4/IPX7
付属品	粘着剤、ドレッシングフィルム、クリーンポリバッグ、 返却用台紙、サービス依頼書 兼 同意書、行動記録 表（同意説明文書）、返送用封筒、 取扱説明書（医療従事者向け）、 安全にお使い頂くために（患者様向け）

※本製品には使用期限があります。
製品/パッケージの使用開始期限内にご使用下さい。
なお、使用期限が切れた場合の送料は、
医療機関様のご負担となることをご了承ください。

OMRON

電極一体型ホルター心電計

Heartnote

ホルター心電図検査サービス

薄く、小さく、しなやかに。
検査の負担を、ここまで軽くしました。



お問い合わせ先

mail : info-heartnote@omron.com

OMRON

製造販売元 オムロン ヘルスケア株式会社

類別：管理医療機器（クラスⅡ） 特定保守管理医療機器

一般的名称：長時間心電用データレコーダ

販売名 心電記録器 Heartnote

型式 J-HN-E2

医療機器認証番号 302ACBZX00015000

世界最薄・最軽量クラス*のコンパクトサイズ。 ホルター心電計の常識を覆します。

*2026年6月1日現在

電極一体型ホルター心電計 Heartnote®

- 30mm×100mm、
- 薄さ5mm、
- 重量わずか13g。

ホルター心電計をコンパクトサイズに凝縮しました。
取り扱いも容易で、装着中の身体的負担は軽く、
普段と変わらない生活が送れます。

電極剥がれ確認機能を搭載

起動後に電源スイッチを押すことで、LEDの色から貼り付け状態が確認できます。密着が不十分で心電データが読み取れない心配を防ぎます。



● 緑色に点灯
OKです。皮膚に密着しています。



● 青色に点灯
皮膚に密着していないので心電データが読み取れません。
皮膚に密着するよう上から軽く押し当ててください。

防水性能IPX4/IPX7対応で、 シャワーと半身浴もOK

装着したままシャワーや半身浴が可能です。
夏場に入浴できない不快感もありません。



貼り付け時の上下確認ができるケアマーク

ケアマークがついている方が上側になります。貼り付ける際の上下確認が容易に行えます。




電源スイッチ
起動および動作確認
に使用します。

ケアマーク
上下方向を示すマークです。
使用時はこのマークが上側
になります。

最大7日間の計測が可能

最大7日間の長時間計測が可能です。1日(24時間)以降に発現する不整脈の早期発見、早期治療に繋がります。

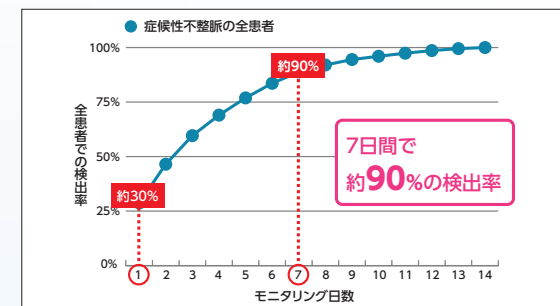

Mintu P.Turakhia, et al. The American Journal of Cardiology. 2013; 112: 520-524. より作図

機器のご利用から解析までを手軽に。 新しいホルター心電図検査サービス。

サービス内容

機器の利用から解析レポート作成が含まれるホルター心電図検査サービスです。
解析結果(レポート)は専用のWebサイトで確認可能です。

