

新商品のご案内

正しく測定できる姿勢へあなたを導く。
毎日の正確測定を、もっとラクに、簡単に。

オムロン デジタル自動血圧計 HEM-1020 スポットアーム

正確測定サポート機能

早朝高血圧確認機能▲


オープン価格



らくらくサポート腕置き



血圧値レベル表示

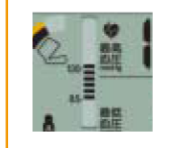

本体質量：約1.6kg(電池含まず)

外形寸法：幅179×高さ211×奥行き246mm

適応腕周：17～32cm

医療機器認証番号：220AGBZX00307000

管理医療機器

- ・正しい姿勢がとれていることを画面でお知らせ
- ・「可動式腕帯」と「らくらくサポート腕置き」が正しい姿勢をキープ
- ・新加圧方式で無駄な締め付けを軽減「ぴったりフィット腕帯」
- ・早朝高血圧の確認に役立つ「早朝高血圧」マーク
- ・2人分のデータを別々に管理、2人×90回分メモリ付き

正確測定サポート機能

測定姿勢チェック表示



腕帯部が正しい角度になるとオレンジ部分の液晶が点灯してお知らせします。

可動式腕帯+測定姿勢チェック

メモリ 2人×90回

プリンタ

早朝高血圧確認

バックライト

健康管理ソフト

測定ミスをお知らせ(体動)

ゲストモード

ACアダプタ(付属)

平均値

アラーム

単2電池×4(300回) / AC100V

※電池は別売になります。



4 975479 605376

主な仕様 ※お断りなく仕様を変更する場合がありますのでご了承ください。

販売名	オムロン デジタル自動血圧計 HEM-1020
一般的名称	自動電子血圧計
医療機器分類	管理医療機器
測定方式	オシロメトリック法
測定範囲	圧力 / 0~299mmHg、脈拍数 / 40~180拍毎分
測定精度	圧力 / ± 3 mmHg以内、脈拍数 / 読み取り数値の $\pm 5\%$ 以内
電源	専用ACアダプタ (AC100V) 単2形アルカリ乾電池 (別売)
電池寿命	単2形アルカリ乾電池4個使用時 約300回 (室温23°C、170mmHg加圧、腕周25cmの場合) 約100回 (室温15°C、210mmHg加圧、腕周17cmの場合)
使用環境温湿度	+10~+40°C・30~85%RH
適用腕周範囲	腕周17~32cm (上腕中央部)
本体質量	約1600g (電池含まず)
外形寸法	幅179×高さ211×奥行き246mm
付属品	専用ACアダプタ、取扱説明書 (品質保証書付き)、医療機器添付文書、クイックガイド

⚠ 安全に関するご注意

- 測定結果の自己判断、治療は危険です。必ず医師の指導に従ってください。
- ◎ 自己判断は、病気の悪化につながる場合があります。
- 重度の血行障害または血液疾患のある方は、医師の指導のもとご使用ください。
- ◎ 圧迫により一時的に内出血が発生することがあります。
- 安全にお使いいただくため、ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。

オムロンなら、わからないことを気軽に相談できます。

修理・商品に関するお問い合わせ / 別売品・消耗部品のお求めは

オムロン お客様サービスセンター

※受付時間 (祝日を除く月~金) 9:00~19:00 ※都合によりお休みをいただいたり、受付時間帯を変更させていただくことがありますのでご了承ください。※ダイヤルは正確におかけください。

むろんオムロン



0120-30-6606



0120-10-1625

お問い合わせ、ご用命は…

製造販売元 **オムロンヘルスケア株式会社**

〒615-0084 京都市右京区山ノ内山ノ下町24番地
ホームページ <http://www.healthcare.omron.co.jp/>