

約90秒ですぐに温まり  
温度調節機能もついた  
ハイグレードタイプ。

オムロン 赤外線治療器 **HIR-227**  
オープン価格

本体質量：約3.5kg  
外形寸法：幅約267×高さ約790×奥行き約295mm  
医療機器認証番号：222AGBZX00275000  
JANコード：4975479405112  
販売名：オムロン 赤外線治療器 HIR-227

管理医療機器

- クイックホット方式
- タイマー
- 遠赤外線ヒーター
- デジタル表示操作パネル
- 回転ヘッド：左右・上に90°
- 温度調節
- 角度調節：前方へ5段階

分かりやすくすっきりした  
操作パネル



温熱治療でこりや痛みを解消。  
操作も分かりやすい  
ベーシックタイプ。

オムロン 赤外線治療器 **HIR-226**  
オープン価格

本体質量：約3.5kg  
外形寸法：幅約267×高さ約790×奥行き約295mm  
医療機器認証番号：222AGBZX00274000  
JANコード：4975479405105  
販売名：オムロン 赤外線治療器 HIR-226

管理医療機器

- クイックホット方式
- タイマー
- 遠赤外線ヒーター
- デジタル表示操作パネル
- 回転ヘッド：左右・上に90°
- 温度調節
- 角度調節：前方へ5段階

分かりやすくすっきりした  
操作パネル




## 部位にあわせて5段階の角度調節\*



## 安全性がアップ\*



## サーモグラフィでみた温熱作用\*

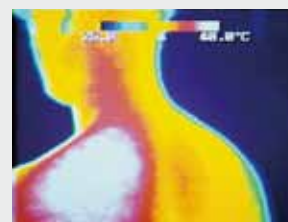

赤外線を患部に当てることにより、  
温熱効果で温めます。

※HIR-227/226共通

## 機能比較表

商品型式名	HIR-227	HIR-226
メーカー希望小売価格(税込)	オープン価格	オープン価格
クイックホット方式	●	—
遠赤外線ヒーター	●	●
回転ヘッド	左右・上に90°	左右・上に90°
角度調節	5段階で前方へ100°	5段階で前方へ100°
ヒーター温度調節	3段階(高・中・低)	—
タイマー	10・20・30分	10・20・30分
デジタル表示	●	—
転倒時安全スイッチ	●	●
収納式コード	●	●
電源電圧	AC100V、50/60Hz	AC100V、50/60Hz
消費電力	185W	170W
定格時間	30分	30分
本体質量	約3.5kg	約3.5kg
外形寸法	幅約267×高さ約790× 奥行き約295mm	幅約267×高さ約790× 奥行き約295mm
付属品	取扱説明書(品質保証書付き)	取扱説明書(品質保証書付き)

※お断りなく仕様を変更する場合がありますので予めご了承ください。