

主な仕様 ※お断りなく仕様を変更する場合がありますのでご了承ください。

●販売名…オムロン電子体温計MC-670●電源電圧…DC3.0V(リチウム電池CR2016×1個)●消費電力…0.02W●電池寿命…約1100回(予測測定)、約150回(実測測定)●感温部…サーミスタ●測定方式…予測/実測●体温表示…3桁+℃表示、0.1℃毎●測定精度…±0.1℃(標準室温23℃にて恒温水槽で実測測定した場合)●測定範囲…32.0~42.0℃●使用環境温湿度…周囲温度:+10~+40℃、相対湿度…30~85%RH●保管環境温湿度…周囲温度:-20~+60℃、相対湿度…10~85%RH●質量…約27.0g(電池含む)●外形寸法…幅34×長さ125.2×厚さ15mm●付属品…お試し用電池(リチウム電池CR2016×1個)、収納ケース、取扱説明書(品質保証書付き)●医療用具許可番号…24BY0001

	個装箱	サブカートン	マスターカートン
寸法(幅×高さ×奥行き) 質量	73×185×43mm (約80g)	265×190×95mm (約559.3g)5台/ケース	390×223×277mm (約2.9kg)20台/ケース

OMRON

けんたんくん

オムロン電子体温計 MC-670 予測・実測 **わき専用**

△ 安全に関するご注意

- 検温結果の自己判断や治療は危険です。医師の指導に従ってください。
◎自己判断は、病気が悪化する恐れがあります。
 - 本製品はわき専用の体温計です。わき以外(耳や口中)で検温しないでください。
◎正しい検温ができません。耳や口などを傷つける恐れがあります。
- ※ご使用前に取扱説明書をよく読んで正しくお使いください。

お問い合わせ、ご用命は…

わからないことは何でも相談できる。オムロンなら安心です。

修理・商品に関するお問い合わせ/別売品・消耗部品のお求めは
オムロン お客様サービスセンター

※受付時間(祝日を除く月~金)9:00~19:00

※都合によりお休みさせていただくことがあります。

※ダイヤルは正確におかけください。

通話料無料 **0120-30-6606** むろんオムロン

通信料無料 **FAX 0120-10-1625**

オムロンヘルスケア株式会社

〒615-0084 京都市右京区山ノ内山ノ下町24番地 <http://www.healthcare.omron.co.jp/>

DA153

©OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. 2004, All Rights Reserved.



A Good Sense of Health


安心して正しく 測れる30秒検温^{※1}の 電子体温計登場

使いやすさを
追求した
電子体温計



わきで30秒検温を実現した新スタイルの「けんおんくん」は、大型液晶表示などの使いやすさを追求。じっとしてられない小さなお子様から、細かい文字が見づらいご年配の方まで、どなたにも安心してお使いいただけます。

新型センサを
搭載した
「大きく平らな
感温部」

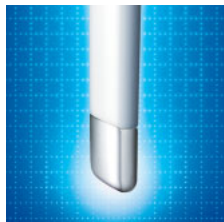

わきにしっかりフィットする「大きく平らな感温部」と最先端の「高速応答プローブ構造」によって約30秒の予測検温を実現。体温を確実にキャッチします。

※1 予測検温時：約30秒、実測検温時：約10分

人にやさしい
ユニバーサル
デザイン



- **見やすい大型液晶表示**
測定状況や検温結果を、きちんと確認できます。
- **約2秒間の長押し電源オフ**
検温中に誤って電源を切ってしまうことを防ぎます。
- **オートパワーオフ**
約3分後に自動的に電源が切れます。
- **前回値メモリ** ● **おしらせブザー付き**
- **電池交換可能** ● **収納ケース付き**
- **持ちやすいボディデザイン**

このパッケージを
目印に
お求めください



仕様は変更する
場合があります。

けんおんくん

オムロン電子体温計 MC-670
予測・実測 **わき専用**
メーカー希望小売価格 ¥2,625(税込)
[本体価格 ¥2,500]